


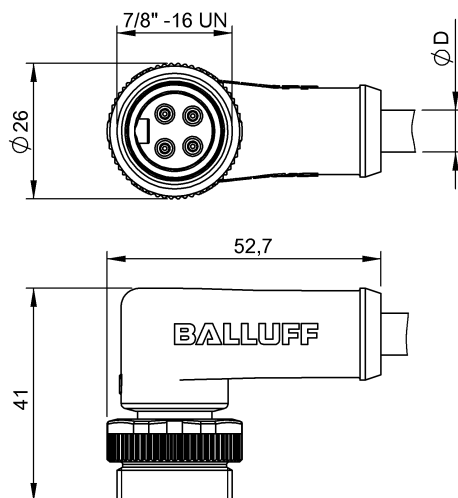

Basic features

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus E~ WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.67 mm $\pm$ 0.25 mm
Кабель	PVC Yellow, 5 m
Количество контактов	4
Количество проводников	4
Конфигурация штекера	угловой
Разъем	7/8"-Штекер, угловой, 4-конт.
Сечение проводника	16 AWG
Система	Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	10.0 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/4 ST00W/ST00W CSA 105°C 600 V
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Brass
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	Die-cast zinc
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Момент затяжки	1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый

 Connector Drawings



Конт. 1: коричневый

Конт. 2: белый

Конт. 3: синий

Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

