


Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-307-SA1
Код заказа: BIS00MZ

BALLUFF

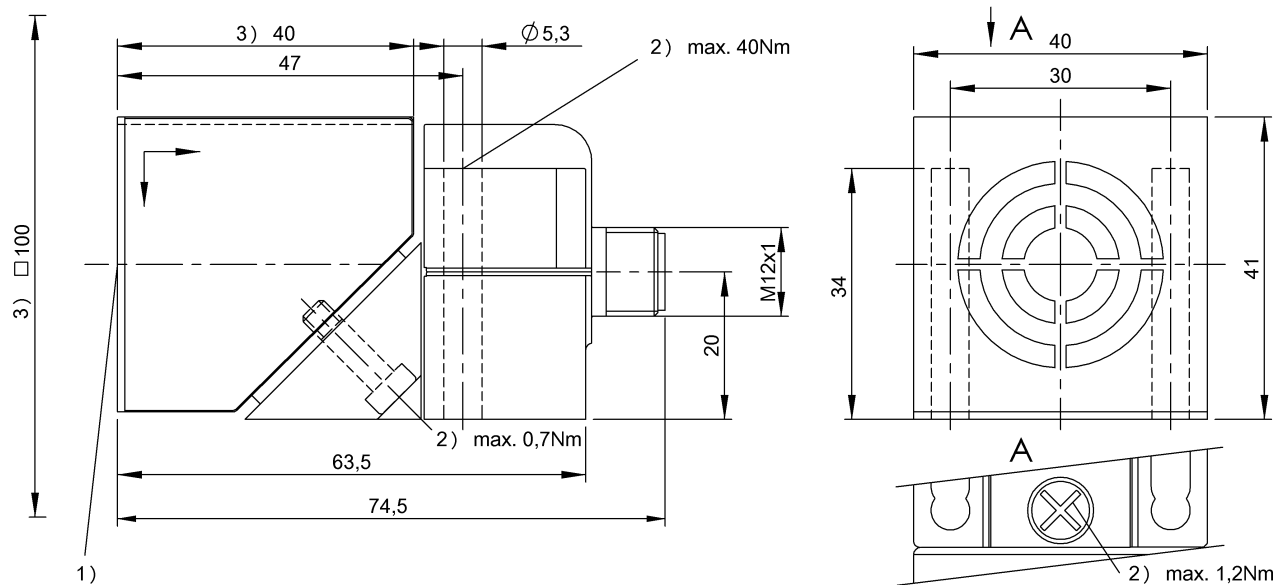

1) Активная поверхность, 2) Момент затяжки, 3) Свободная зона



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Применение	для блоков обработки результатов BIS L-307-S115
Принцип действия	Антенна
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE
Форма антенны	круглая

Electrical connection

Разъем	Штекер, 4-конт.
--------	-----------------

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Material

Материал корпуса	PBT, Крепление, цинк
------------------	----------------------

Mechanical data

Размеры	40 x 41 x 74.5 mm
Снаряженная масса	180.00 g
Установка	без металла (свободная зона)

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Только в сочетании с BIS L-307-S115.