


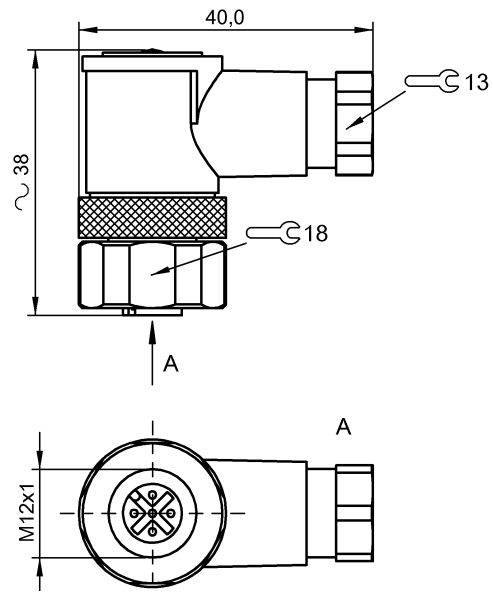

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE Ecolab WEEE
---	----------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4...6 mm
Количество подключаемых контактов	5
Разъем	M12x1-Гнездо, угловой, 5-конт., А-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	125 VDC / 125 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал держателя контактов	РА
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PBT
Материал накидной гайки	Высококачественная сталь (1.4404)


Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Момент затяжки	0,6 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...0.75 mm ²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

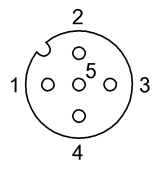

Конт. 1-5 можно использовать