


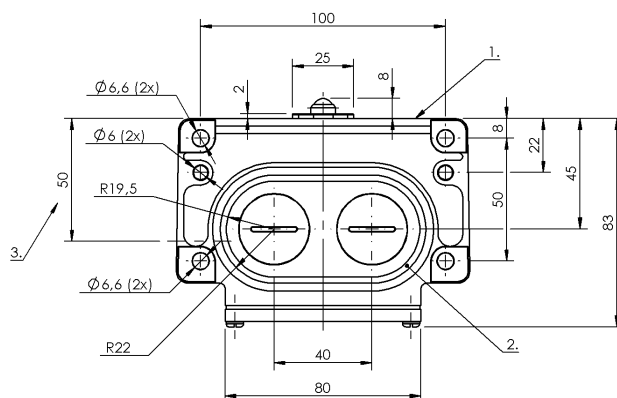

CE 

Кулачковые выключатели
BNS 819-D08-K16-100-10
Код заказа: BNS00MH

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	8x Шар механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-8. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 170 x 84 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-8. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-8. Точка переключения: 10 m/ min

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-8. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения

1-8. Точка переключения: 20 N
вертикально

2 Резьбовых выхода M25

1-8-я точка переключения: шар

1-8-я точка переключения: шар

Range/Distance

Воспроизводимость	1-8. Точка переключения: ± 0.002 mm
Расстояние между точками переключения	16 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

