

1) от кабельного барабана



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.30 mm $\pm$ 0.20 mm
Кабель	PUR черный, 100 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, напряжение при кручении	$\pm$ 180°/м
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	3
Сечение проводника	0.34 mm ²

Electrical data

Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC
-----------------------------------	-------------------

Environmental conditions

Температура кабеля UL, макс., гибкая прокладка	80 °C
Температура кабеля UL, макс., фиксированная прокладка	80 °C
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...90 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...90 °C

Material

Материал оболочки кабеля	PUR
--------------------------	-----

Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s ²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	2 м при 5 м/с ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м при 5 м/с ²

Простые кабели

BCC 0000-0000-00-000-PX0334-10X

Код заказа: BCC0AC7

BALLUFF

Remarks

Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815

Конструкция кабеля по UL-AWM 21198

Невоспламеняемость по IEC 60332-2

Connector Drawings

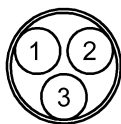


Схема проводов

Провод 1: коричневый

Провод 2: синий

Провод 3: черный