

1) от кабельного барабана



## Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.00 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR черный, 100 м, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	5
Сечение проводника	0.34 mm <sup>2</sup>

## Electrical data

Рабочее напряжение U <sub>B</sub>	300 V~
-----------------------------------	--------

## Environmental conditions

Температура кабеля UL, макс., гибкая прокладка	80 °C
Температура кабеля UL, макс., фиксированная прокладка	80 °C
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...90 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...90 °C

## Material

Материал оболочки кабеля	PUR
--------------------------	-----

## Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s <sup>2</sup>
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	2 м при 5 м/с <sup>2</sup>
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м при 5 м/с <sup>2</sup>

Простые кабели  
BCC 0000-0000-00-000-PX0534-10X  
Код заказа: BCC0AC9

**BALLUFF**

#### Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 21198  
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815  
Невоспламеняемость по IEC 332-2

#### Connector Drawings

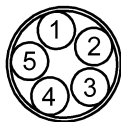


Схема проводов  
Провод 1: коричневый  
Провод 2: белый  
Провод 3: синий  
Провод 4: черный  
Провод 5: серый