

1) от кабельного барабана



Basic features

Область применения	CC-Link
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.70 mm ±0.30 mm
Кабель	ПВХ экранир. красный, 100 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	8 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество проводников	3
Сечение проводника	20 AWG

Electrical data

Волновое сопротивление	110 Ohm ±15 Ohm
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...70 °C
--	-------------

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	красный

Remarks

Конструкция кабеля по UL-Style CM UL/CSA 75°C / PLTC
Невоспламеняемость по UL 1685 (CSA FT4)

Простые кабели
BCC 0000-0000-00-000-VS24N7-10X
Код заказа: BCC0ACE

BALLUFF

Connector Drawings

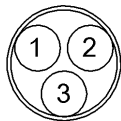


Схема проводов

Провод 1: белый

Провод 2: синий

Провод 3: желтый