

1) от кабельного барабана



## Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	8.70 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR черный, 100 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	5
Сечение проводника	1.5 mm <sup>2</sup>

## Electrical data

Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	600 VDC / 600 VAC
-----------------------------------	-------------------

## Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C

## Material

Материал оболочки кабеля	PUR
--------------------------	-----

## Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Ускорение, макс., тяговая цепь	20 m/s <sup>2</sup>
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	5 m
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	2 m

## Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2  
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815  
Конструкция кабеля по UL-AWM 20234

Простые кабели  
BCC 0000-0000-00-000-PX05A5-10X  
Код заказа: BCC0ACH

**BALLUFF**

## Connector Drawings

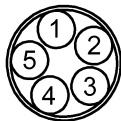


Схема проводов

Провод 1: коричневый

Провод 2: белый

Провод 3: синий

Провод 4: черный

Провод 5: зеленый/желтый