



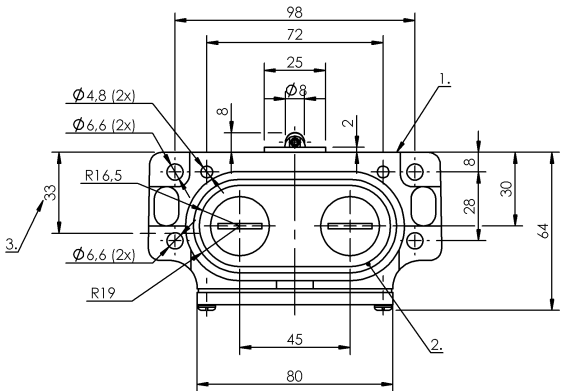

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Кабельный ввод, 4) Марк. Безопасн. точка переключения

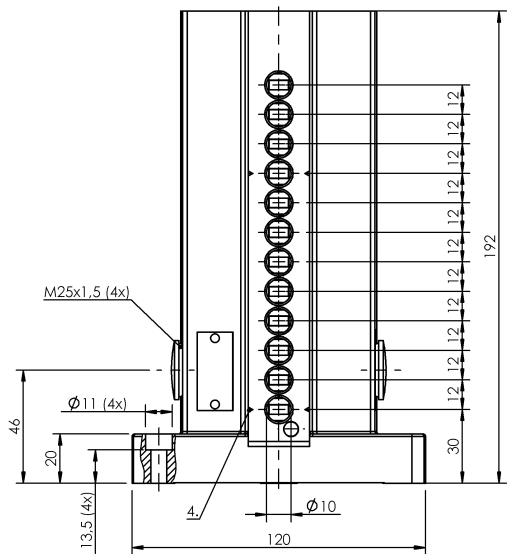

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия	1-12. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-12. Точка переключения: нет
-------------------	-------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-12. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	--

Electrical data

Длительный ток	1-12. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-12. Точка переключения: 250 В~
Частота переключения	1-12. Точка переключения: 300/ мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 61: 30 миллионов циклов переключения BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Material

Материал контактов	1. Точка переключения: Серебро 2-8. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч. 9. Точка переключения: Серебро 10-12. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса Материал корпуса, защита поверхности	Алюминий, анодирован. анодирован.
Материал толкателя	1-12. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-D12-R12-62-55-0646
Код заказа: BNS01H1



Mechanical data

Number of switching positions	12x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2-8. Точка переключения: BSE 30.0 9. Точка переключения: BSE 61 10-12. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 192 x 64 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-12. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-12. Точка переключения: 60 m/min
Срок службы, механич.	1-12. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

- 1. Точка переключения: 15 N
- 2-8. Точка переключения: 20 N
- 9. Точка переключения: 15 N
- 10-12. Точка переключения: 20 N

Установка

вертикально

Фланец, ввод

2 Резьбовых выхода M20

Форма толкателя

- 1-12-я точка переключения:
ролик
- 1-12-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость	1-12. Точка переключения: ± 0.01 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

