


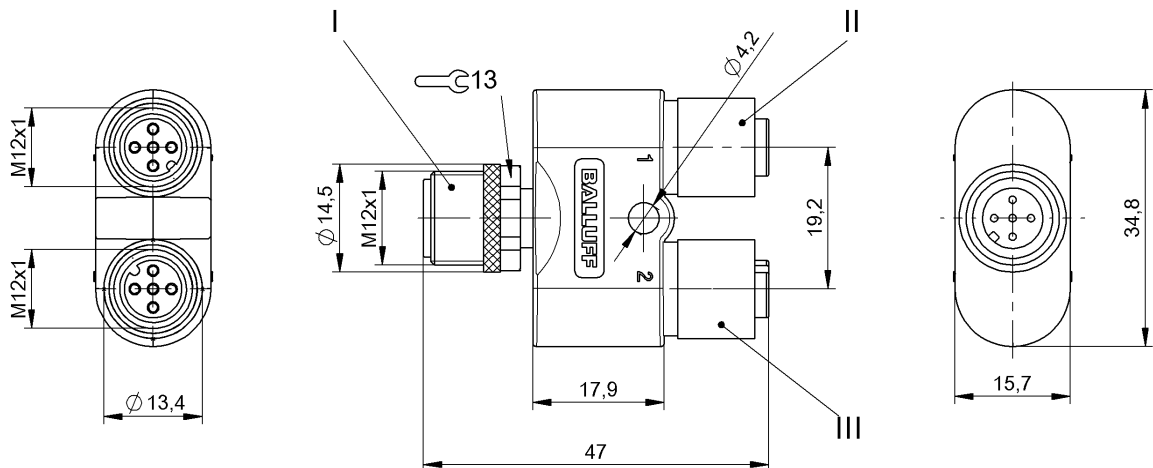

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE
---	-----------------------------

Electrical connection

Количество контактов	5/5/5
Разъем 1	M12x1-Штекер, 5-конт., A-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, 5-конт., A-с кодированием
Разъем 3	M12x1-Гнездо, 5-конт., A-с кодированием

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U_b	60 VDC / 60 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...80 °C


Material

Материал контактов	Медный сплав, позолоченный/ Медный сплав, позолоченный/ Медный сплав, позолоченный
Материал корпуса	PA 6.6 GF
Материал накидной гайки	Латунь никелир.

Mechanical data

Момент затяжки	0,6 Нм / - / -
----------------	----------------

Connector Drawings

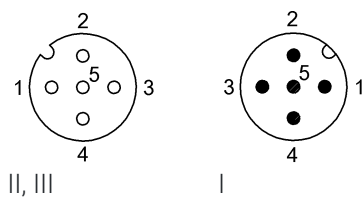

Wiring Diagrams (Schematic)

