


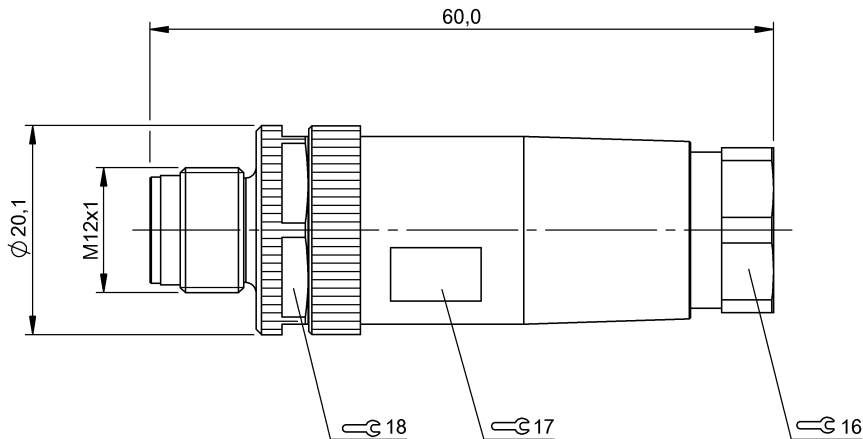

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cURus WEEE
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6...8 mm
Количество подключаемых контактов	8
Разъем	M12x1-Штекер, прямой, 8-конт., A-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	2.0 A
Рабочее напряжение U _b	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал контактов	Бронза
Материал корпуса	PA
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав


Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Момент затяжки	0,6 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...0.5 mm ²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

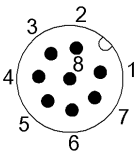

Конт. 1-8 можно использовать