

Кулачковые выключатели
BNS 819-D04-D12-100-10-FE-S80S
Код заказа: BNS00FT

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	4x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-4. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 90 x 85 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-4. Точка переключения: 40 m/ min
Срок службы, механич.	1-4. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод


Форма толкателя

1-4. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M25
1-4-я точка переключения:
крыша
1-4-я точка переключения:
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1-4. Точка переключения: ± 0.002 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Connector Drawings

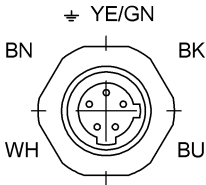

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

