


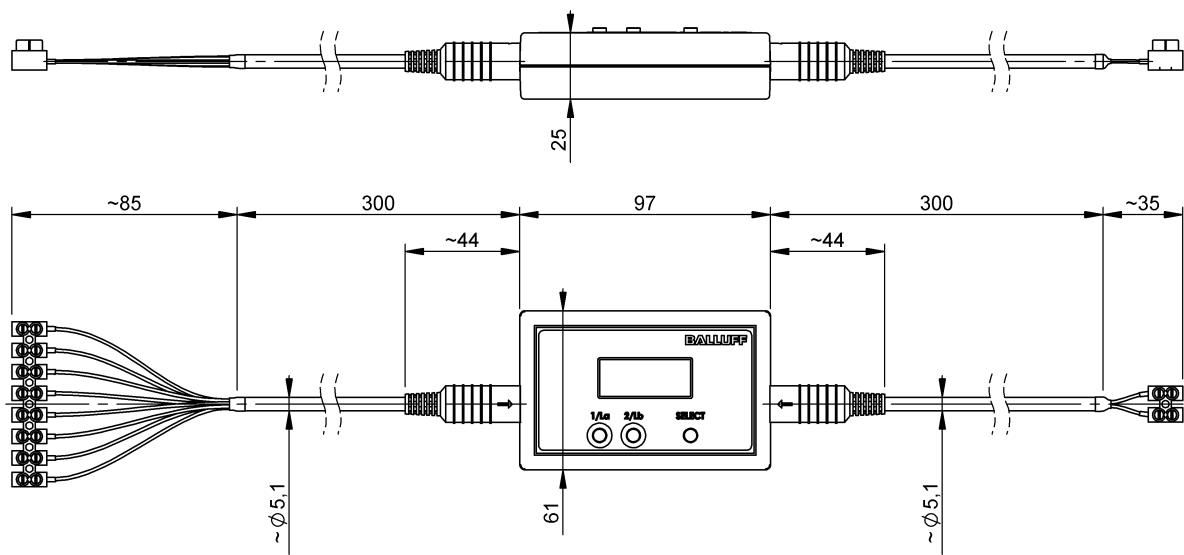

Basic features

Применение	для магнестрикционных систем измерения перемещений BTL
Принцип действия	Калибровочный блок
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE

Electrical connection

Разъем 1	Клеммная колодка, 8-конт.
Разъем 2	Клеммная колодка, 2-конт.
Тип разъема	Кабель со штекерным разъемом, PUR

Electrical data

Рабочее напряжение Ub	10...30 VDC
-----------------------	-------------

Environmental conditions

Степень защиты	IP40
Температура окружающей среды	0...50 °C

Material

Материал корпуса	ABS, черный
Материал оболочки	PUR

Mechanical data

Размеры	61 x 25 x 732 mm
---------	------------------

Wiring Diagrams (Schematic)

colour	
BU	GND
BN	VDC

1)

1) Note transducer data