


Провода с разъемами  
BCC A426-0000-10-085-VX46W8-050  
Код заказа: BCC0A34

**BALLUFF**

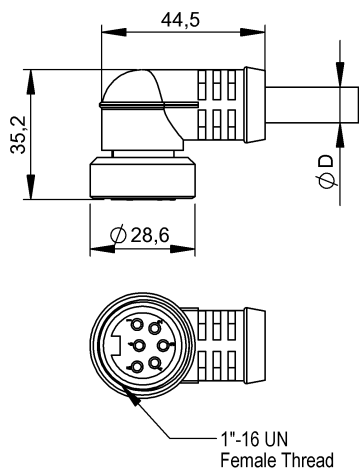

#### Basic features

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Область применения                          | Рабочее напряжение  |
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | cULus<br>E~<br>WEEE |

#### Electrical connection

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Диаметр кабеля D       | 10.33 mm $\pm$ 0.13 mm      |
| Кабель                 | PVC Yellow, 5.00 m          |
| Количество контактов   | 6                           |
| Количество проводников | 6                           |
| Конфигурация штекера   | угловой                     |
| Разъем                 | 1"-Гнездо, угловой, 6-конт. |
| Сечение проводника     | 18 AWG                      |
| Система                | Molded                      |

#### Electrical data

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C)           | 5.5 A             |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub> | 300 VDC / 300 VAC |

#### Remarks

Простой кабель: маслостойкая желтая оболочка из ПВХ, испытанная при 300 В, 105 °C, без фитильного эффекта, не гигроскопичен, UL Style 2661 или 2517

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

#### Environmental conditions

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Степень защиты                                 | IP67         |
| Температура кабеля, фиксированная<br>прокладка | -40...105 °C |


#### Material

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Материал держателя контактов | PUR                  |
| Материал контактов           | Brass                |
| Материал корпуса             | PVC                  |
| Материал накидной гайки      | Aluminum<br>Anodized |
| Материал оболочки кабеля     | ПВХ                  |

#### Mechanical data

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Длина кабеля L        | 5.00 m |
| Оболочка кабеля, цвет | желтый |

Connector Drawings

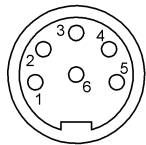

- Конт. 1: оранжевый
- Конт. 2: синий
- Конт. 3: черный
- Конт. 4: белый
- Конт. 5: красный
- Конт. 6: зеленый/желтый

Wiring Diagrams (Schematic)

- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_
- 4 \_\_\_\_\_
- 5 \_\_\_\_\_
- 6 \_\_\_\_\_