


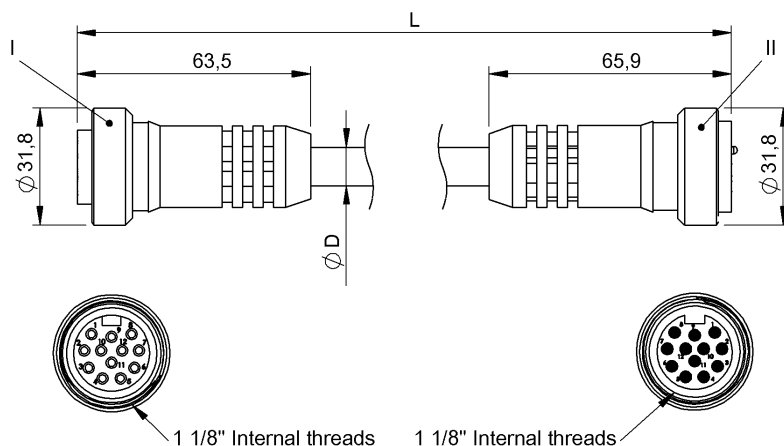

Basic features

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Кабель	PVC Yellow, 5.00 m
Количество проводников	12
Разъем 1	1 1/8"-Female, straight, 12-pin
Разъем 2	1 1/8"-Male, straight, 12-pin
Сечение проводника	18 AWG
Система	Molded/Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U_b	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

Material

Материал контактов	Brass/Brass
Материал корпуса	PVC
Материал накидной гайки	Aluminum Anodized/Aluminum Anodized
Материал оболочки кабеля	ПВХ


Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Remarks

Простой кабель: маслостойкая желтая оболочка из ПВХ, испытанная при 300 В, 105 °C, без фитильного эффекта, не гигроскопичен
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

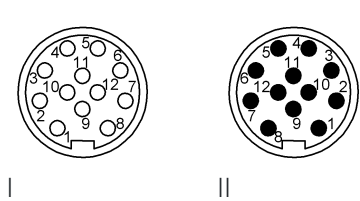

Wiring Diagrams (Schematic)

