


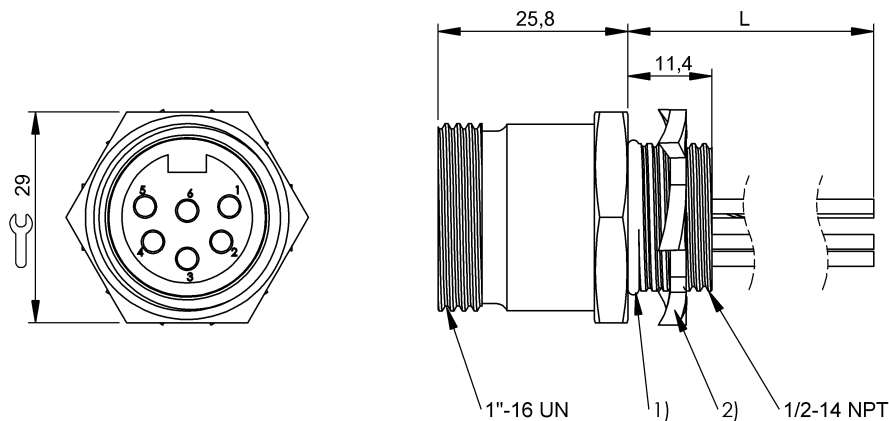

1) Упл. кольцо, 2) Стопорная шайба



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus WEEE

Electrical connection

Количество проводников	6
Разъем	1"-Гнездо, прямой, 6-конт.
Сечение проводника	18 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	5.5 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Material

Материал держателя контактов	ПВХ
Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Медный сплав
Материал накидной гайки	Алюминий анодирован.

Mechanical data

Длина вывода L	0.60 m
Крепление	1/2" NPT

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



- Конт. 1: оранжевый
- Конт. 2: синий
- Конт. 3: черный
- Конт. 4: белый
- Конт. 5: красный
- Конт. 6: зеленый/желтый

Wiring Diagrams (Schematic)

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____