


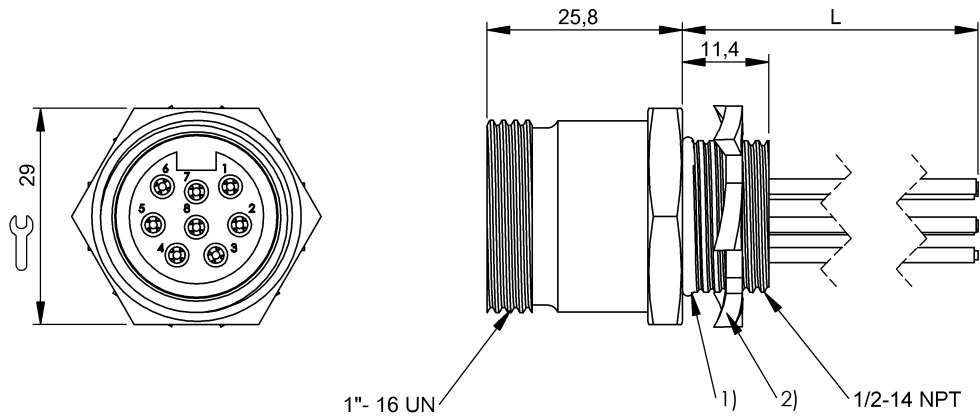

1) Упл. кольцо, 2) Стопорная шайба



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Количество проводников	8
Разъем	1"-Гнездо, прямой, 8-конт.
Сечение проводника	18 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	5.0 A
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PVC
Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Copper alloy
Материал накидной гайки	Aluminum Anodized

Mechanical data

Длина вывода L	0.60 m
Крепление	1/2" NPT

Connector Drawings

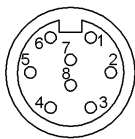

- Конт. 1: оранжевый
- Конт. 2: синий
- Конт. 3: черный/белый
- Конт. 4: черн.
- Конт. 5: белый
- Конт. 6: красный
- Конт. 7: зеленый/желтый
- Конт. 8: красный/черный

Wiring Diagrams (Schematic)

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____