


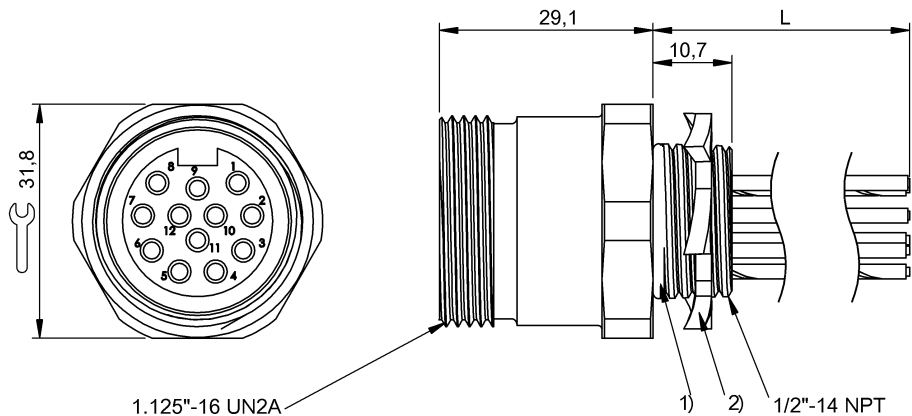

1) Упл. кольцо, 2) Стопорная шайба



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Количество проводников	12
Разъем	1 1/8"-Гнездо, прямой, 12-конт.
Сечение проводника	18 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U_b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PVC
Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Copper alloy
Материал накидной гайки	Aluminum Anodized

Mechanical data

Длина вывода L	0.60 m
Крепление	1/2" NPT

Connector Drawings

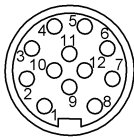

- Конт. 1: оранжевый
- Конт. 2: синий
- Конт. 3: черный/белый
- Конт. 4: красный/черный
- Конт. 5: зеленый/черный
- Конт. 6: оранжевый/черный
- Конт. 7: синий/черный
- Конт. 8: черный/белый
- Конт. 9: зеленый/желтый
- Конт.10: красный
- Конт. 11: белый
- Конт.12: черный

Wiring Diagrams (Schematic)

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____

.....