


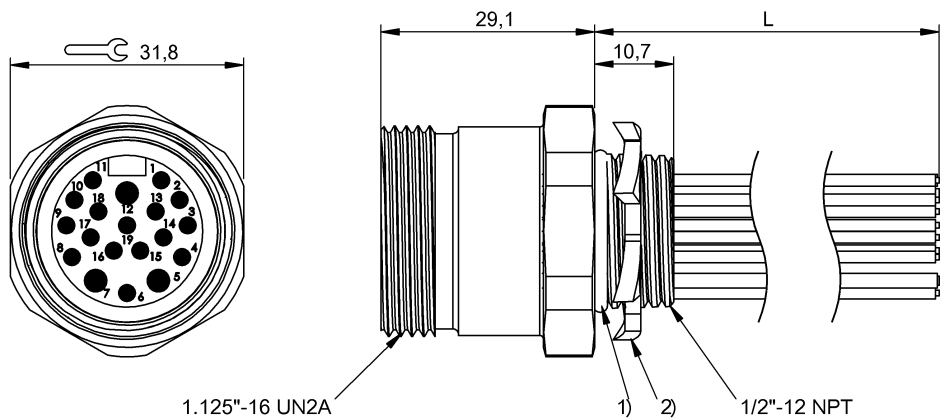

1) Упл. кольцо, 2) Стопорная шайба



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Количество проводников	19
Разъем	1 1/8"-Штекер, прямой, 19-конт.
Сечение проводника	18 AWG

Electrical data

Номинальный ток AWG 18 (40 °C)	6.0 A
Номинальный ток AWG 22 (40 °C)	1.0 A
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Material

Материал держателя контактов	PVC
Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Copper alloy
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал накидной гайки	Brass nickel-plated


Mechanical data

Длина вывода L	2.00 m
Крепление	1/2" NPT

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

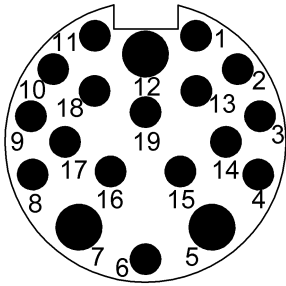

- PIN 1: violet
Конт. 2: красный
Конт. 3: серый
Конт. 4: красный/синий
Конт. 5: синий (0,75 мм²)
Конт. 6: зеленый
Конт. 7: коричневый (0,75 мм²)
Конт. 8: белый/зеленый
Конт. 9: белый/желтый
Конт.10: белый/серый
Конт.11: черный
Конт.12: зеленый/желтый (0,75 мм²)
Конт.13: желтый/коричневый
Конт.14: коричневый/зеленый
Конт.15: белый
Конт.16: желтый
Конт.17: розовый
Конт.18: серый/коричневый
Конт.19: серый/розовый

Wiring Diagrams (Schematic)

