


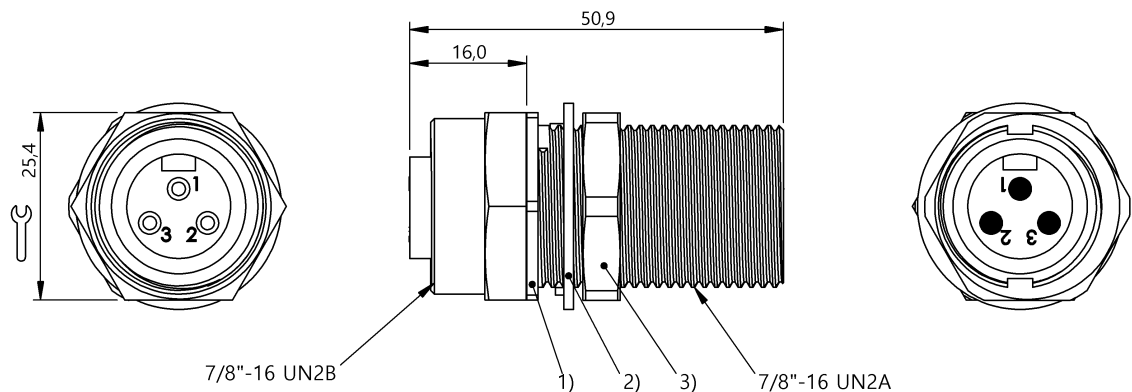

1) Стопорная гайка, 2) Уплотнительная шайба, 3) Уплотнение



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus WEEE

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет
-------------------------------	-----

Electrical connection

Количество контактов	3/3
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	7/8"-Гнездо, прямой, 3-конт.
Разъем 2	7/8"-16 UN2A-Штекер, прямой, 3-конт.

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	13.0 A
Рабочее напряжение Ub	600 VDC / 600 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C


Material

Материал держателя контактов	ПВХ
Материал контактов	Медный сплав, позолоченный/ Медный сплав, позолоченный
Материал корпуса	Алюминий, анодирован./ Алюминий, анодирован.
Материал накидной гайки	Алюминий, анодирован.

Mechanical data

Крепление	7/8"-16UN2A
Момент затяжки	1,5 Нм / 1,5 Нм

Connector Drawings

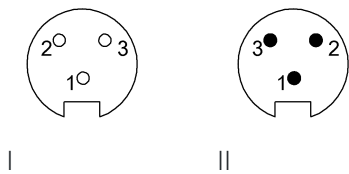

Wiring Diagrams (Schematic)

