


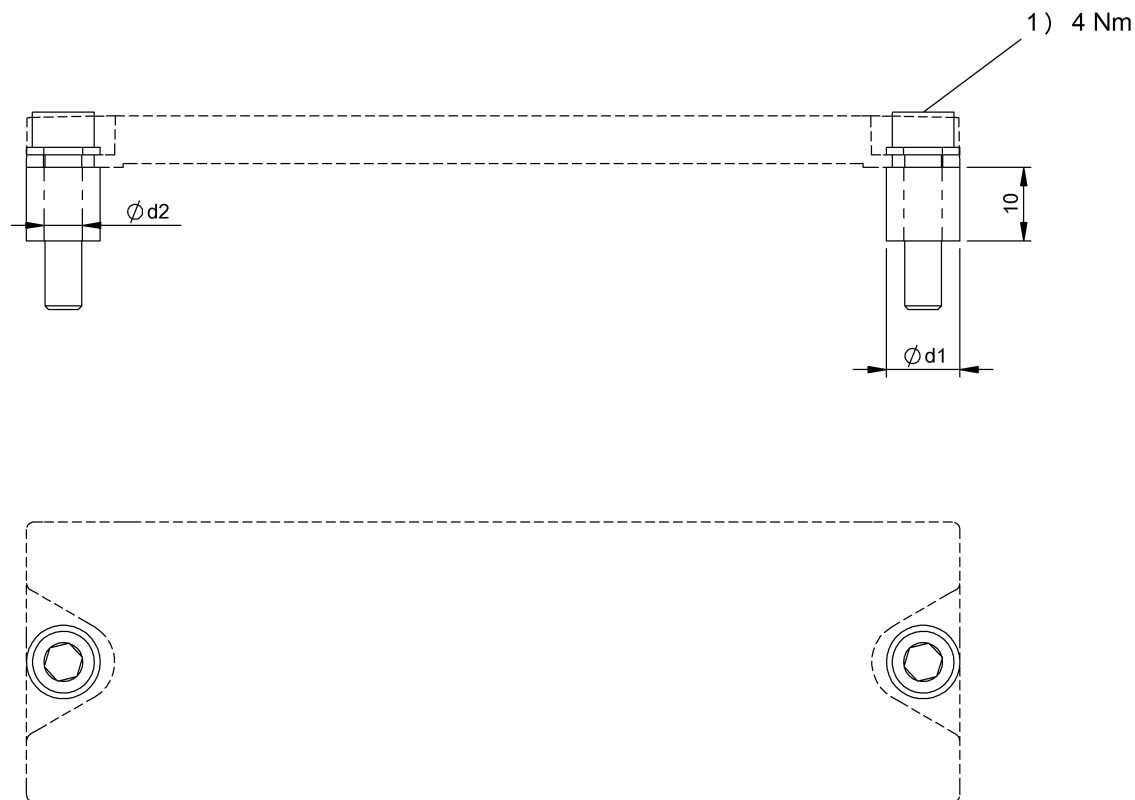

1) Момент затяжки

Basic features

Применение	крепежный комплект и проставка для носителя данных BIS U-100
Принцип действия	Проставочное кольцо, проставка

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...70 °C
Температура хранения	-40...85 °C

Material

Материал	PA GF
----------	-------

Mechanical data

Вес	15.00 g
Диаметр 2	5.20 mm
Крепление	Винты
Размеры	Ø 10 x 10 mm

Remarks

Для монтажа прилагаются: 2x распорных кольца, 2x цилиндр. винта с внут. шестигр. ISO4762-M 5X22-8.8-A2B, 2x шайбы D 125-A 5,3-ST-A2P.