


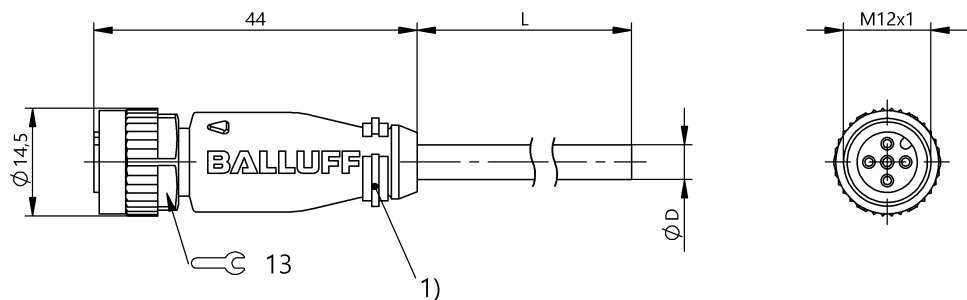

1) Маркировочная клипса, бел.



Basic features

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Взрывозащита                                | Ex II 3G Ex nA II T4<br>Ex II 3G Ex nA II T6 |
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE<br>WEEE                                   |

Electrical connection

|                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Диаметр кабеля D                                       | 4.90 mm ±0.15 mm                                   |
| Кабель                                                 | PUR черный, 10 m                                   |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая<br>прокладка        | 15 x D                                             |
| Кабель, радиус изгиба мин.,<br>фиксированная прокладка | 5 x D                                              |
| Количество контактов                                   | 5                                                  |
| Количество проводников                                 | 3                                                  |
| Конфигурация штекера                                   | прямой                                             |
| Разъем                                                 | M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт.,<br>А-с кодированием |
| Сечение проводника                                     | 0.34 mm <sup>2</sup>                               |
| Система                                                | с бесшовной экструд.<br>оболочкой                  |

Electrical data

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C)           | 4.0 A             |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub> | 250 VDC / 250 VAC |

Environmental conditions

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Степень защиты                                 | IP67, IP68, IP69K, До 70 °C/IP67<br>до 120 °C |
| Температура кабеля, фиксированная<br>прокладка | -40...120 °C                                  |
| Температура окружающей среды                   | -25...120 °C                                  |

Material

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Материал держателя контактов | PUR                                   |
| Материал контактов           | Бронза                                |
| Материал корпуса             | PUR                                   |
| Материал накидной гайки      | литой под давлением цинковый<br>сплав |
| Материал оболочки кабеля     | PUR                                   |

Mechanical data

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина кабеля L        | 10.00 m |
| Момент затяжки        | 1,3 Нм  |
| Оболочка кабеля, цвет | черный  |

Провода с разъемами  
BCC M415-0000-1A-001-PH0334-100-CNХ0  
Код заказа: BCC0A88

**BALLUFF**

#### Remarks

Не содержит галогенов


без содержания силикона

Невоспламеняемость по IEC 60332-1

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

ВНИМАНИЕ: Использование продукта согласно ATEX. Необходимо соблюдать Руководство по эксплуатации №881613.

#### Connector Drawings

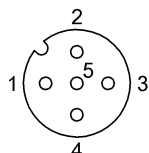

Конт. 1: коричневый

Конт. 3: синий

Конт. 4: черн.

#### Wiring Diagrams (Schematic)

