

BALLUFF



Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68/IP67, IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

Material


Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Brass/Brass
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накладной гайки	Die-cast zinc/Die-cast zinc
Материал оболочки кабеля	TPE

Mechanical data

Длина кабеля L	2.00 m
Момент затяжки	1,5 Нм / 1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый


Internet

Connector Drawings

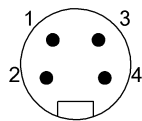

II

Конт. 1: коричневый
Конт. 2: белый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.

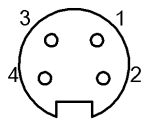

I

Конт. 1: коричневый
Конт. 2: белый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

