


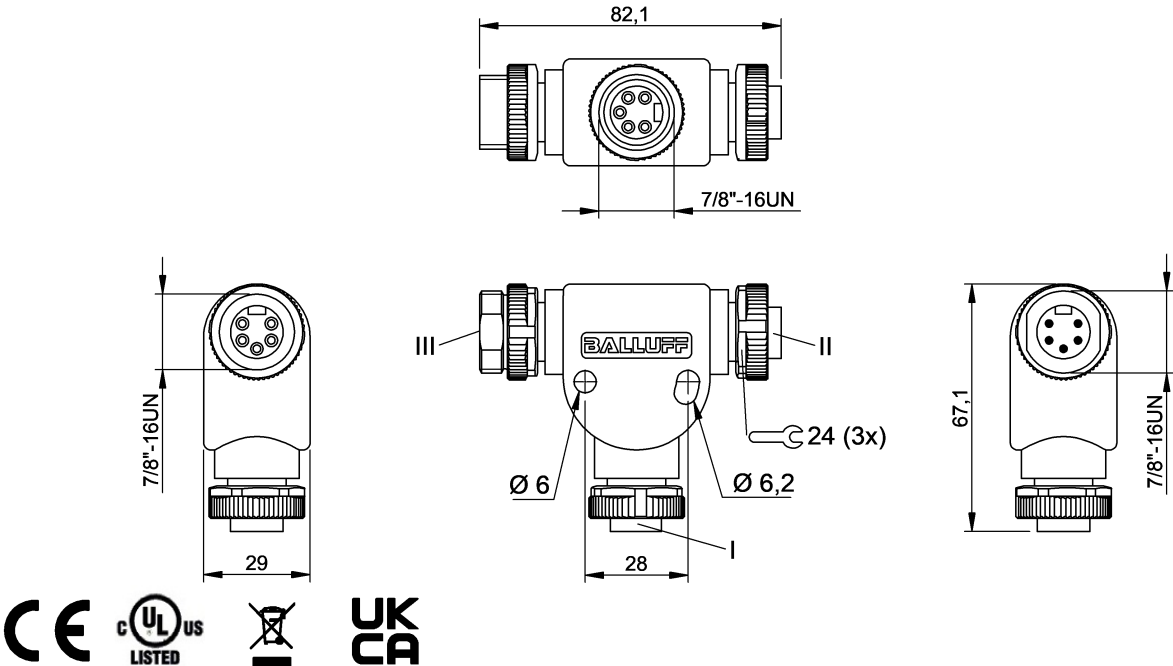

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus WEEE UKCA
---	-----------------------------

Electrical connection

Количество контактов	5/5/5
Разъем 1	7/8\"-16 UN-Гнездо, 5-конт.
Разъем 2	7/8\"-16 UN-Гнездо, 5-конт.
Разъем 3	7/8\"-16 UN-Штекер, 5-конт.

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	10.0 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...80 °C

Material

Материал корпуса	PA 6.6 GF
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав никелир.


Mechanical data

Момент затяжки	1,5 Нм
----------------	--------

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
The T-connector should be stationary fixed (by using the mounting hole), not to be plugged directly on devices.

Connector Drawings

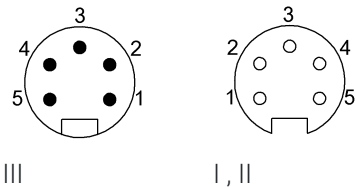

Wiring Diagrams (Schematic)

