

1) от кабельного барабана

Basic features

Область применения DeviceNet Mid

Electrical connection

Диаметр кабеля D 12.10 mm \pm 0.38 mm
Кабель ПВХ экранир. серый, 100 m
Количество проводников 4
Сечение проводника 16 AWG/20 AWG

Electrical data

Волновое сопротивление 120 Ом \pm 12 Ом
Провод, номинальное напряжение =, макс. 300 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс. 300 V
Структура проводников 2x2 витые пары

Remarks

DEVICENET MID SHIELDED - E101876 1PR20 & 1PR16 (UL) PLTC 75C или c(UL)us CM 75C или AWM 2464 80C 300 B I/II A/B 80C 300 B SUNLIGHT RESISTANT FT4 --- CE RoHS

Material

Кабель, экранирование Алюминиевая фольга и медное плетение
Материал оболочки кабеля ПВХ
Материал оболочки кабеля, указание экранир.


Mechanical data

Длина кабеля L 100.00 m
Оболочка кабеля, цвет серый

Простые кабели
BCC 0000-0000-00-030-VS85N5-10X
Код заказа: BCC0AEN

BALLUFF

Connector Drawings

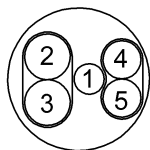

Конт. 1: пустой
Конт. 2: красный/ V+
Конт. 3: черный/V-
Конт. 4: белый/CAN_H
Конт. 5: синий/CAN_L