


Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-881-2-008-X
Код заказа: BAE00F8

BALLUFF

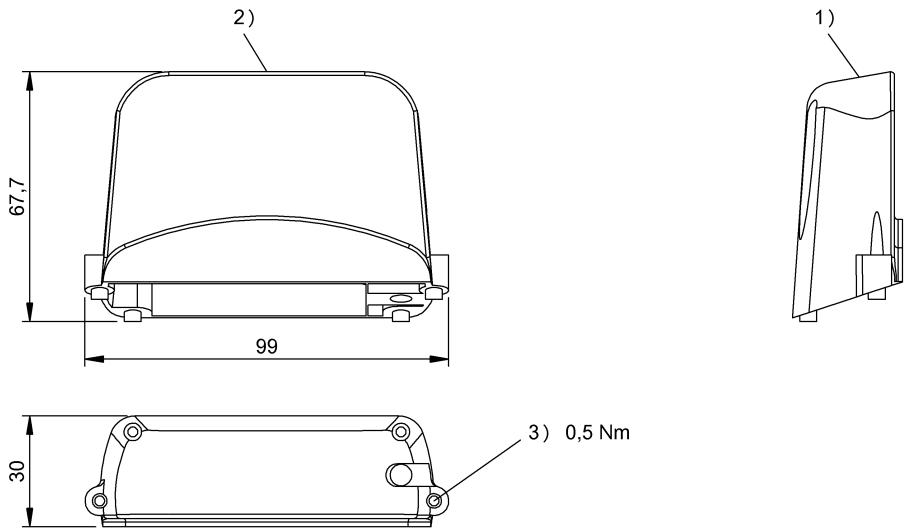

1) Активная поверхность, 2) Форму антенны см. в данных, 3) Момент затяжки



Basic features

Принцип действия	Головка записи-считывания
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE
Форма антенны	Стержень

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65, смонтир.
Температура окружающей среды	-10...50 °C

Mechanical data

Размеры	100 x 30 x 68 mm
Снаряженная масса	60.00 g

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Принадлежности в комплекте поставки: Соединительный кабель USB
Только в сочетании с Psion Workabout Pro C + WINDOWS CE 5.0
Только для носителей данных BIS C со штыревой антенной.