

1) Индикатор работы зеленый



Basic features

Исполнение	Точечное освещение
Комплект поставки	Точечное освещение Гайка M30x1,5 (2 шт.)
Применение	для видеодатчиков BVS
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE
Режим работы	Normal (continuous operation)

Display/Operation

Задатчик	нет
----------	-----

Electrical connection

Длина кабеля L	0.3 m
Защита от переплюсовки	да
Количество проводников	4
Разъем	M12x1-Штекер, 4-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm ²
Тип разъема	Кабель со штекерным разъемом, 0.3 m

Electrical data

Потребляемый ток, макс.	170 mA
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-10...55 °C

Interface

Цифровые входы	Триггер
----------------	---------

Material

Материал корпуса	Высококачественная сталь (1.4301) Латунь, Стекло
------------------	--

Mechanical data

Крепление	Гайка M30x1,5
Размеры	Ø 30 x 64 mm


Optical features

Вид излучения	СД красного света
Длина волны	617 nm
Освещенность (0,1 м)	13800 люкс
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа
Светящаяся поверхность	Ø 27 mm
Угол излучения	17 °

Remarks

Прибор нужно монтировать так, чтобы даже во время работы не был возможен прямой обзор источника света.
Overheating protection, shutdown at 65° C
Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
Комплектующие заказываются отдельно.

Connector Drawings

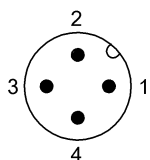

Wiring Diagrams (Schematic)

