


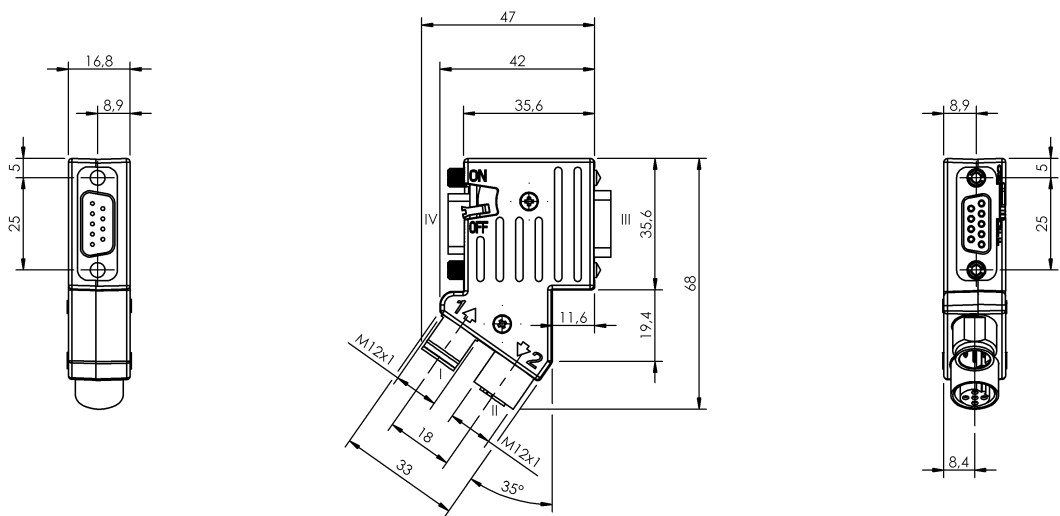

Basic features

Отклонение от базового типа	C011: штекерный разъем PROFIBUS Sub D с подключаемым нагрузочным резистором и диагностическим интерфейсом
Разрешение на эксплуатацию/конформность	WEEE

Electrical connection

Количество контактов	9/4/5/9
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 03, исполнение	прямой
Разъем 1	D-SUB-Штекер, прямой, 9-конт.
Разъем 2	M12x1-Штекер, прямой, 4-конт., В-с кодированием
Разъем 3	M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., В-с кодированием

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	3.0 A
Рабочее напряжение U _B	30 В=


Environmental conditions

Степень защиты	IP30
Температура окружающей среды	-20...70 °C


Material

Материал корпуса	цинк, Алюминиевый сплав
------------------	-------------------------

Connector Drawings

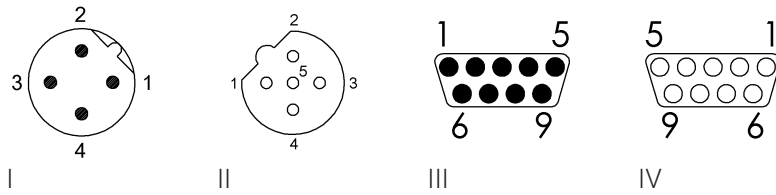

Wiring Diagrams (Schematic)

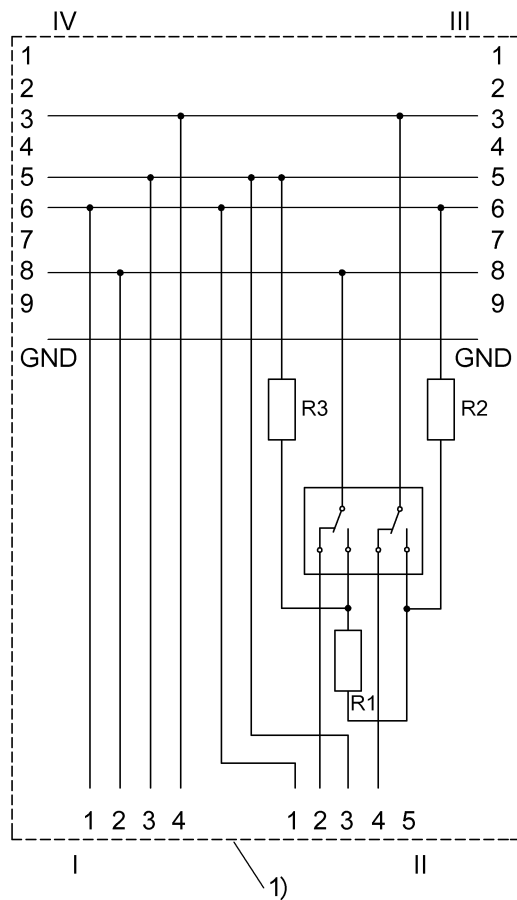

1) Экран на корпус

R1 = 220 Ом

R2 = 390 Ом

R3 = 390 Ом