

1) от кабельного барабана

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.30 mm $\pm$ 0.20 mm
Кабель	PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible
Кабель, напряжение при кручении	$\pm$ 180°/м
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	3
Сечение проводника	0.34 mm <sup>2</sup>

## Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C

## Material

Материал оболочки кабеля	PUR
--------------------------	-----

## Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s <sup>2</sup>

## Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-2-2, UL 1581, FT 1  
Не содержит галогенов по EN 50267  
Конструкция кабеля по UL-AWM 20233

Простые кабели  
BCC 0000-0000-00-000-PX4334-10X  
Код заказа: BCC0C17

**BALLUFF**

## Connector Drawings

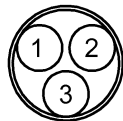


Схема проводов

Провод 1: коричневый

Провод 2: синий

Провод 3: черный