

1) от кабельного барабана



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.70 mm ±0.10 mm
Кабель	PUR стойкий к сварочным искрам оранжевый, 100 м, пригодность для тяговых цепей
Кабель, напряжение при кручении	±180°/м
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	5
Сечение проводника	0.34 mm ²

Electrical data

Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC
-----------------------------------	-------------------

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C

Material

Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	стойкий к сварочным искрам

Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	оранжевый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3.3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s ²

Простые кабели
BCC 0000-0000-00-000-PW3534-10X
Код заказа: BCC0C1F

BALLUFF

Connector Drawings

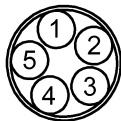


Схема проводов

Провод 1: коричневый

Провод 2: белый

Провод 3: синий

Провод 4: черный

Провод 5: зеленый/желтый