


Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-884-2-008-X
Код заказа: BAE00FZ

BALLUFF

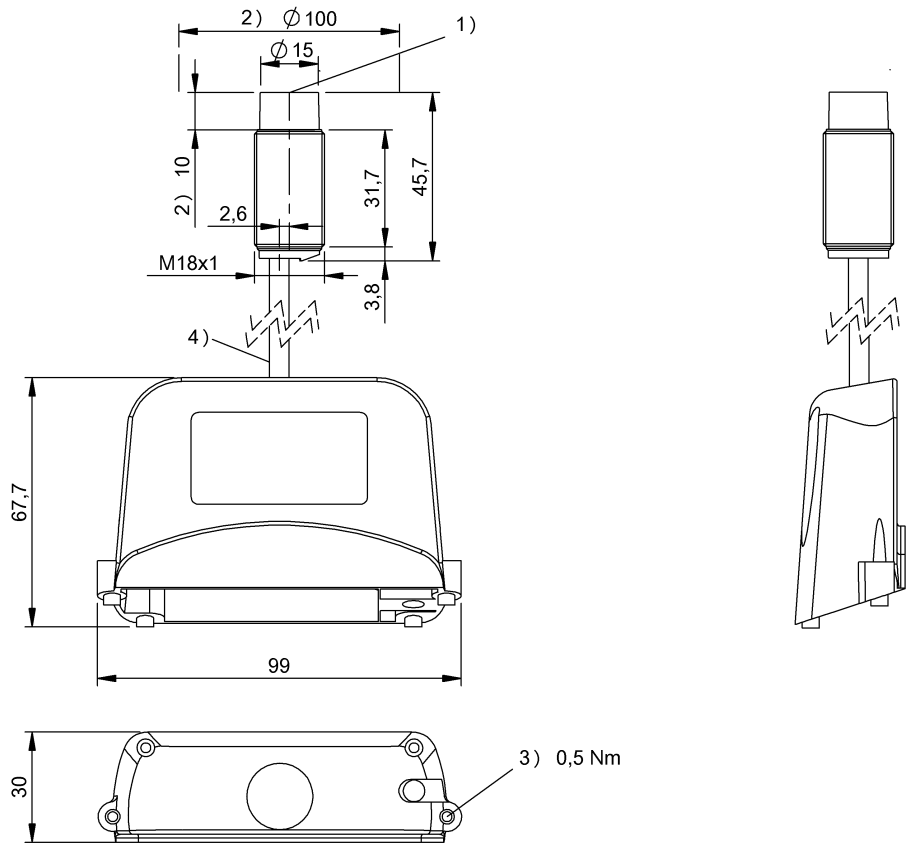

1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) Момент затяжки, 4) Длину кабеля см. в тексте



Basic features

Принцип действия	Головка записи-считывания
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE E~
Форма антенны	круглая

Electrical connection

Длина кабеля L	0.5 m
Тип разъема	0.50 m

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65, смонтир.
Температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура хранения	-40...60 °C

Mechanical data

Размеры	100 x 30 x 68 mm
Снаряженная масса	60.00 g

Remarks

Только в сочетании с Psion Workabout Pro C + WINDOWS CE 5.0
Принадлежности в комплекте поставки: Соединительный кабель USB
Только для носителя данных BIS M с круглой катушкой Ø ≤ 20 мм.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.