

1) Индикатор работы зеленый



## Basic features

Исполнение	Точечное освещение
Комплект поставки	Точечное освещение Гайка M18x1 (2x)
Применение	для видеодатчиков BVS
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE
Режим работы	Normal (continuous operation)

## Display/Operation

Задатчик	нет
----------	-----

## Electrical connection

Длина кабеля L	0.3 m
Защита от переплюсовки	да
Количество проводников	4
Разъем	M12x1-Штекер, 4-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm <sup>2</sup>
Тип разъема	Кабель со штекерным разъемом, 0.3 m

## Electrical data

Потребляемый ток, макс.	83 mA
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V

## Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-10...50 °C

## Interface

Цифровые входы	Триггер
----------------	---------

## Material

Материал корпуса	Высококачественная сталь (1.4301) Латунь, Стекло
------------------	--

## Mechanical data

Крепление	Гайка M18x1
Размеры	Ø 18 x 75 mm

## Optical features

Вид излучения	СД красного света
Длина волны	617 nm
Освещенность (0,1 м)	10500 люкс
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа
Светящаяся поверхность	Ø 15.4 mm
Угол излучения	15 °

Remarks


Прибор нужно монтировать так, чтобы даже во время работы не был возможен прямой обзор источника света.

Overheating protection, shutdown at 65° C

Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Комплектующие заказываются отдельно.

Connector Drawings

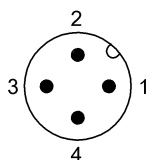

Wiring Diagrams (Schematic)

