


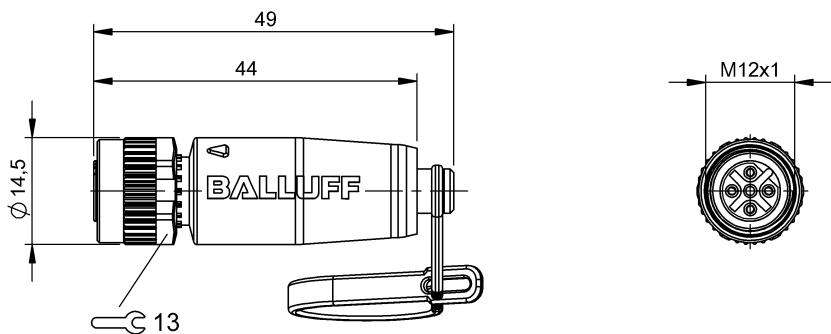

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE
---	------

Electrical connection

Количество контактов	5
Разъем 01, исполнение	прямой
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	24 В~

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-40...90 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Бронза
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав


Mechanical data

Момент затяжки	0,6 Нм
----------------	--------

Connector Drawings

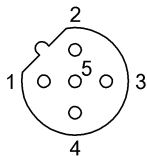

Wiring Diagrams (Schematic)

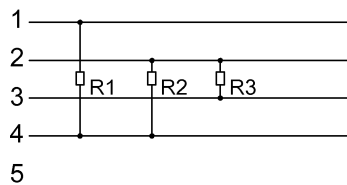

R1=390Ω
R2=220Ω
R3=390Ω