

Кулачковые выключатели
BNS 819-D04-E12-100-10-FD-S90R
Код заказа: BNS00H9

BALLUFF

Material

Материал контактов	1-4. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-4. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)


Mechanical data

Number of switching positions	4x Крыша - E механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-4. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-4. Точка переключения: 30 m/ min
Срок службы, механич.	1-4. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1-4. Точка переключения: 20 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25
Форма толкателя	1-4-я точка переключения: E- крыша 1-4-я точка переключения: E- крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1-4. Точка переключения: ± 0.002 mm
-------------------	--

Connector Drawings

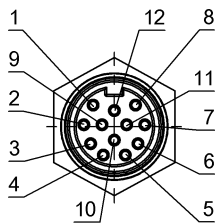

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

