

Кулачковые выключатели
BNS 819-X966-99-D-15
Код заказа: BNS04EF

BALLUFF

Range/Distance

Воспроизводимость

1. Точка переключения: ± 0.02 mm

Remarks

Макс. окружающая температура: 180 °C, 10 ч в день


Точка переключения к базовой поверхности при 3,1 +0,1 мм.

Высокотемпературный кабель 5 м и штекер Harting на крышке

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Connector Drawings

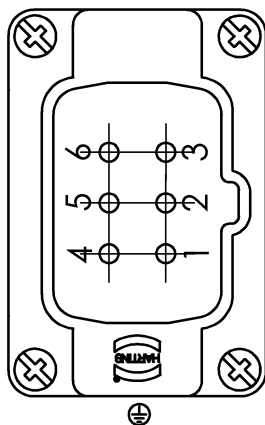

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

