
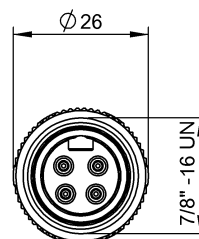


Провода с разъемами
BCC A314-0000-20-003-VX44W6-300
Код заказа: BCC0C7Y

BALLUFF

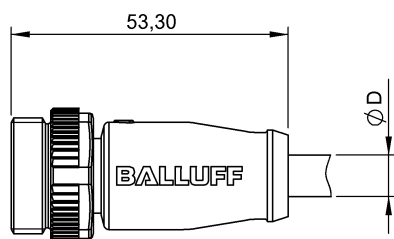

Basic features

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus E~ WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.67 mm ±0.25 mm
Кабель	ПВХ желтый, 30 m
Количество контактов	4
Количество проводников	4
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	7/8"-Штекер, прямой, 4-конт.
Сечение проводника	16 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	10.0 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/4 ST00W/ST00W CSA 105°C 600 V
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	30.00 m
Момент затяжки	1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Connector Drawings

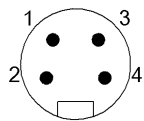

Конт. 1: коричневый
Конт. 2: белый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

