


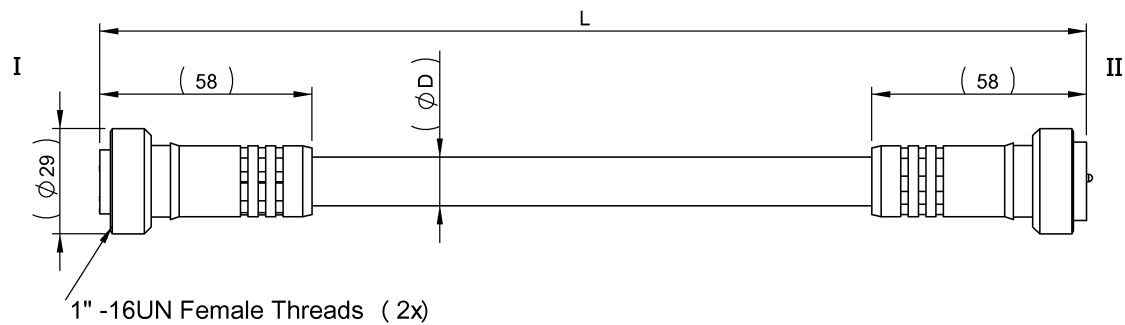

Basic features

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	9.70 mm ±0.25 mm
Кабель	PVC Yellow, 20.00 m
Количество проводников	6
Разъем 1	1"-Female, straight, 6-pin
Разъем 2	1"-Male, straight, 6-pin
Сечение проводника	18 AWG
Система	Molded/Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	5.5 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Простой кабель: маслостойкая желтая оболочка из ПВХ, испытанная при 300 В, 105 °C, без фитильного эффекта, не гигроскопичен, UL Style 2661 или 2517
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C


Material

Материал контактов	Brass/Brass
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	Aluminum Anodized/Aluminum Anodized
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	20.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Connector Drawings

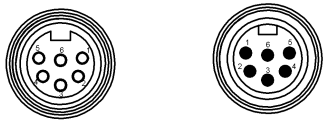

I

II

Wiring Diagrams (Schematic)

