


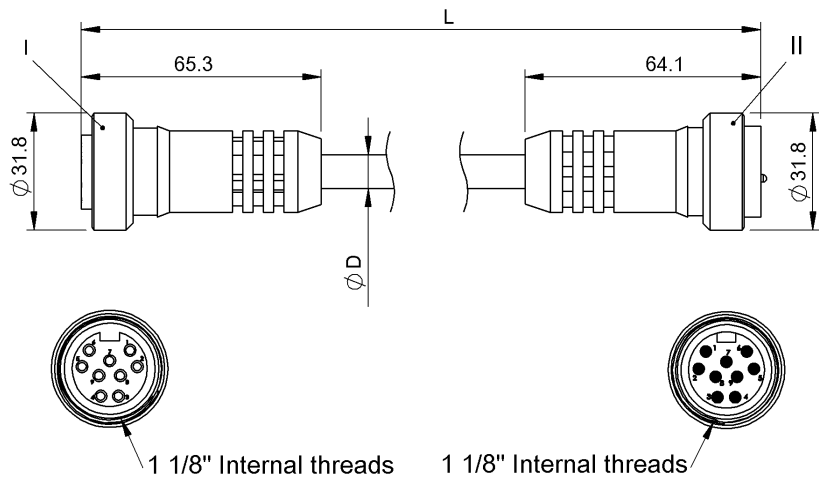

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus WEEE
---	---------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	9.12 mm ± 0.13 mm
Кабель	ПВХ желтый, 20 m
Количество проводников	9
Разъем 1	1 1/8"-Гнездо, прямой, 9-конт.
Разъем 2	1 1/8"-Штекер, прямой, 9-конт.
Сечение проводника	18 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Простой кабель: маслостойкая желтая оболочка из ПВХ, испытанная при 300 В, 105 °C, без фитильного эффекта, не гигроскопичен, UL Style 2661 или 2517
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C


Material

Материал контактов	Gold plated/Gold plated
Материал корпуса	ПВХ
Материал накидной гайки	Алюминий анодирован./Алюминий анодирован.
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	20.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Connector Drawings

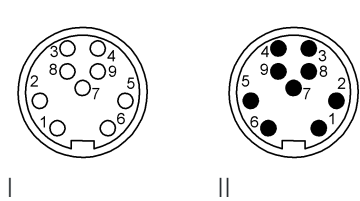

Wiring Diagrams (Schematic)

