


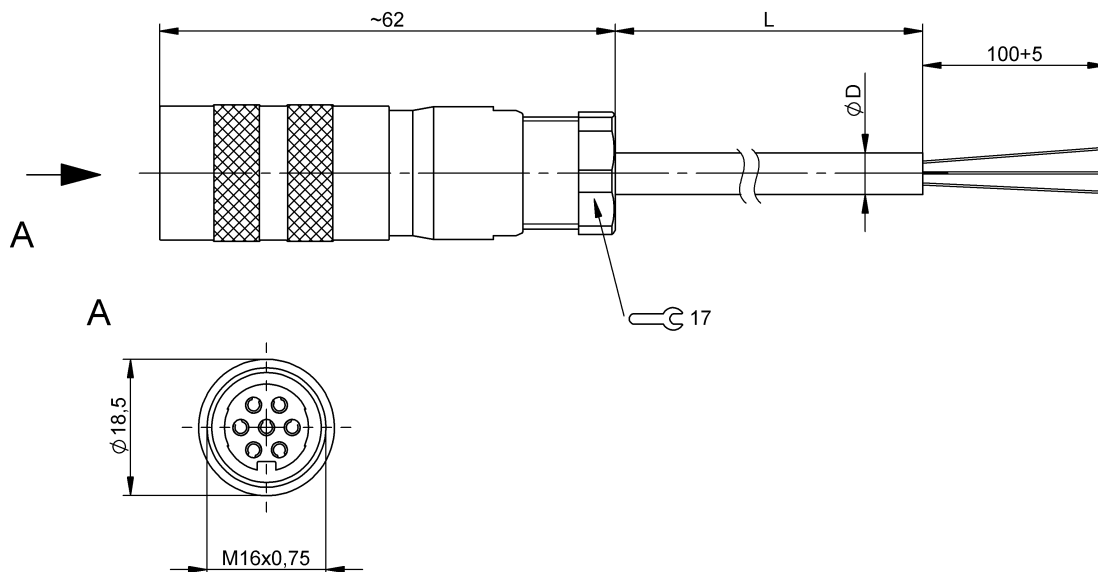

## Basic features

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE   |
|                                             | E~   |
|                                             | WEEE |

## Electrical connection

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Диаметр кабеля D                                    | 6.35 mm $\pm$ 0.35 mm                              |
| Кабель                                              | PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 15 x D                                             |
| Количество контактов                                | 7                                                  |
| Количество проводников                              | 7                                                  |
| Конфигурация штекера                                | прямой                                             |
| Разъем                                              | M16x0,75-Гнездо, прямой, 7-конт.                   |
| Сечение проводника                                  | 0.25 mm <sup>2</sup>                               |
| Система                                             | assembled                                          |

## Electrical data

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Рабочее напряжение U <sub>B</sub> | 60 В~             |
| Сопротивление проводника          | $\leq$ 80,0 Ом/км |
| Структура проводников             | 3x2 витые пары    |

## Remarks

Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815  
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

## Environmental conditions

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Степень защиты                              | IP67        |
| Температура кабеля, гибкая прокладка        | -5...90 °C  |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -40...90 °C |

## Material

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Материал держателя контактов       | PBT      |
| Материал контактов                 | Bronze   |
| Материал оболочки кабеля           | PUR      |
| Материал оболочки кабеля, указание | экранир. |

## Mechanical data

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Длина кабеля L                            | 20.00 m                       |
| Момент затяжки                            | 0,6 Нм                        |
| Оболочка кабеля, цвет                     | черный                        |
| Свойства кабеля                           | пригодность для тяговых цепей |
| Скорость перемещения, макс., тяговая цепь | 270 m/min                     |