


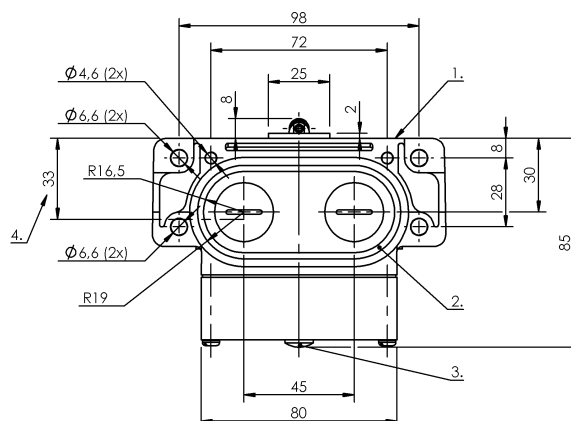

CE CCC UKCA

1 / 2

Кулачковые выключатели
BNS 819-D08-L12-62-10-FD
Код заказа: BNS04FT

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	8x Подшипник качения механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-8. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-8. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-8. Точка переключения: 120 m/min

Срок службы, механич.

Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1-8. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения
1-8. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M20
1-8-я точка переключения:
подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость
1-8. Точка переключения: ± 0.01
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

