

1) от кабельного барабана

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	8.30 mm ±0.30 mm
Кабель	PUR black, 100.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	11
Сечение проводника	0.34 mm <sup>2</sup> + 1.0 mm <sup>2</sup>

## Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C

## Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549/10493  
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2  
Невоспламеняемость по UL 758/1581 FT2  
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815  
Не содержит галогенов по IEC 60754-1  
Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)


## Material

Материал оболочки кабеля	PUR
--------------------------	-----

## Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 m/s <sup>2</sup>
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 m

## Help Views

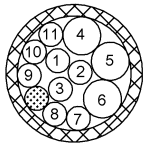

Провод 1: зеленый

Провод 2: белый

Провод 3: черный

Провод 4: коричневый 1,0 мм<sup>2</sup>

Провод 5: синий 1,0 мм<sup>2</sup>

Провод 6: зеленый/желтый 1,0 мм<sup>2</sup>

Провод 7: желтый

Провод 8: серый

Провод 9: розовый

Провод 10: фиолетовый

Провод 11: красный