

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	8.30 mm ±0.30 mm
Кабель	PUR черный, 100 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	11
Сечение проводника	0.34 mm ² + 1.0 mm ²

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549/10493
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
Невоспламеняемость по UL 758/1581 FT2
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
Не содержит галогенов по IEC 60754-1
Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)


Material

Материал оболочки кабеля	PUR
--------------------------	-----

Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 m/s ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 m

Help Views

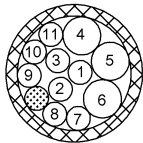

Провод 1: белый

Провод 2: зеленый

Провод 3: желтый

Провод 4: коричневый 1,0 мм²

Провод 5: синий 1,0 мм²

Провод 6: зеленый/желтый 1,0 мм²

Провод 7: серый

Провод 8: серый/розовый

Провод 9: красный/синий

Провод 10: белый/зеленый

Провод 11: коричневый/зеленый