



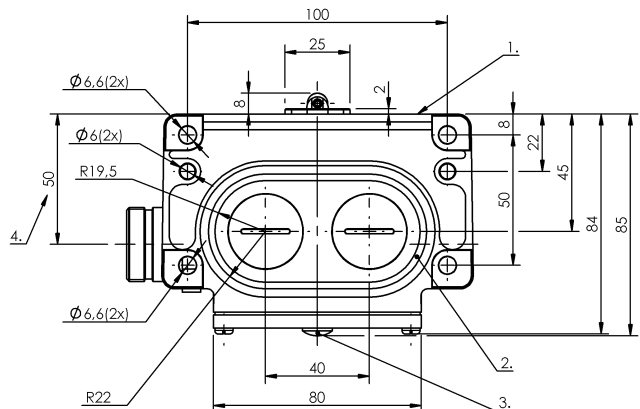

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Кабельный ввод, 5) Марк. Безопасн. точка переключения

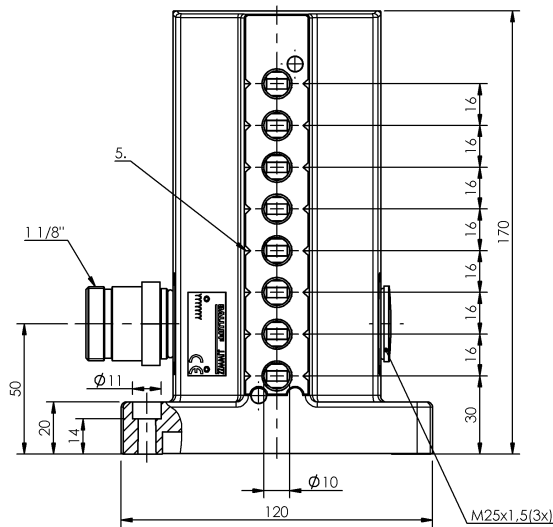

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Переключатель DIN	DIN 43697
Принцип действия	1-8. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-8. Точка переключения: FD - 6...60 В
-------------------	---

Electrical connection

Разъем	1 1/8"-Фланцевый штекер, 12- конт.
Тип разъема	1. Точка переключения: Штекерный разъем

Electrical data

Длительный ток	1-8. Точка переключения: 5 А
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-3. Точка переключения: 6...60 В 4. Точка переключения: 30 В~ / 36 В= 5-8. Точка переключения: 6...60 В
Функция переключения, механическая	Двойное прерывание Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE
Частота переключения	1-8. Точка переключения: 300/ мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 61: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	---

Кулачковые выключатели
BNS 813-D08-R16-100-12-08-FD-S90L
Код заказа: BNS04J5

BALLUFF

Material

Материал контактов	1-8. Точка переключения: Серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-8. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)


Mechanical data

Number of switching positions	8x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-8. Точка переключения: BSE 61
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-8. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-8. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-8. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1-8. Точка переключения: 15 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25
Форма толкателя	1-8-я точка переключения: ролик 1-8-я точка переключения: ролик

Range/Distance

Воспроизводимость	1-8. Точка переключения: ± 0.01 mm
-------------------	---

Connector Drawings

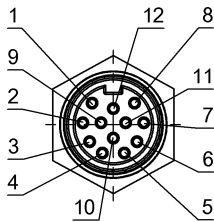

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

