

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	9.95 mm \pm 0.30 mm
Кабель	PUR черный, 100 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	21
Сечение проводника	0.34 mm ² + 1.0 mm ²

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C

Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
Конструкция кабеля по UL-AWM 20549


Material

Материал оболочки кабеля	PUR
--------------------------	-----

Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 m/s ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 m

Help Views

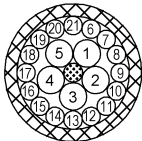

- Провод 1: коричневый (1) 1,0 мм²
- Провод 2: коричневый (2) 1,0 мм²
- Провод 3: синий (1) 1,0 мм²
- Провод 4: синий (2) 1,0 мм²
- Провод 5: зеленый/желтый 1,0 мм²
- Провод 6: белый
- Провод 7: зеленый
- Проводник 8: желтый
- Провод 9: розовый
- Провод 10: красный
- Провод 11: фиолетовый
- Провод 12: серый/розовый
- Провод 13: красный/синий
- Провод 14: белый/зеленый
- Провод 15: коричневый/зеленый
- Провод 16: белый/желтый
- Провод 17: желтый/коричневый
- Проводник 18: белый/серый
- Провод 19: серый/коричневый
- Провод 20: белый/розовый
- Провод 21: розовый/коричневый