


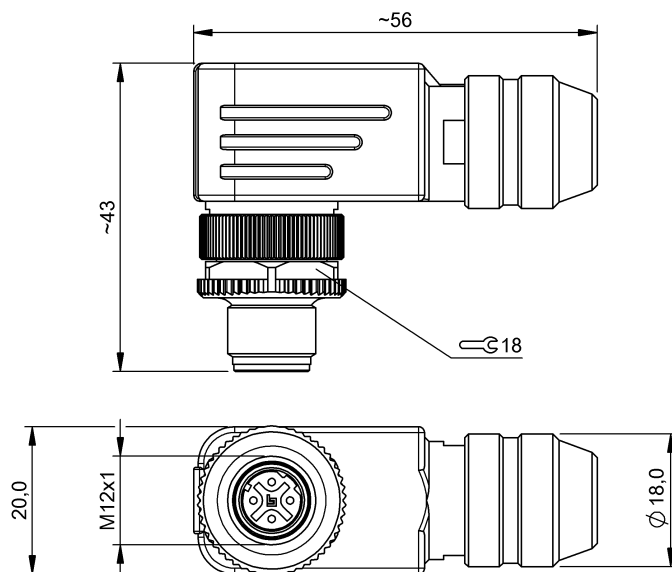

Basic features

Отклонение от базового типа	C025: экранирование специальным кольцом
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6...8 mm
Количество подключаемых контактов	4
Контакты, экран	контакт с экранир. 360°
Разъем	M12x1-Штекер, угловой, 4-конт., D-с кодированием
Система	Can be fabricated

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	250 VDC / 250 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C


Material

Материал держателя контактов	PA
Материал контактов	Brass
Материал корпуса	Die-cast zinc
Материал накидной гайки	Die-cast zinc

Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Момент затяжки	0,6 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...0.75 mm ²

Connector Drawings

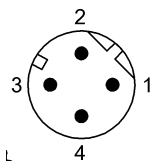

Конт. 1-4 можно использовать