

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.70 mm \pm 0.30 mm
Кабель	PUR экранир. черный, 100 м, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество проводников	8
Сечение проводника	0.25 mm ²

Electrical data

Скрутка	попарно
Структура проводников	4x2 витые пары

Environmental conditions

Температура кабеля UL, макс., гибкая прокладка	80 °C
Температура кабеля UL, макс., фиксированная прокладка	80 °C
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...90 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-5...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...90 °C

Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1
Не содержит галогенов
Маслостойкий согласно DIN VDE 0472 часть 803
Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
Медная луженая оплетка, оптическое перекрытие не менее 85 %

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.


Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	4.5 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 m

Простые кабели
BCC 0000-0000-00-000-PS0825-10X
Код заказа: BCC0CMN

BALLUFF

Connector Drawings

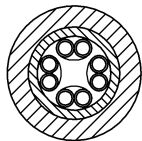

Пара 1: желтый + розовый

Пара 2: серый + зеленый

Пара 3: синий + коричневый

Пара 4: красный + белый