
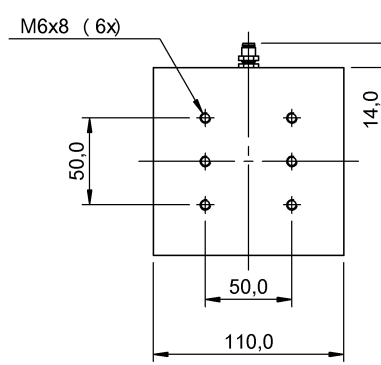


Системы освещения для видеосистем
BAE LX-VS-OR100
Код заказа: BAE00JA

BALLUFF

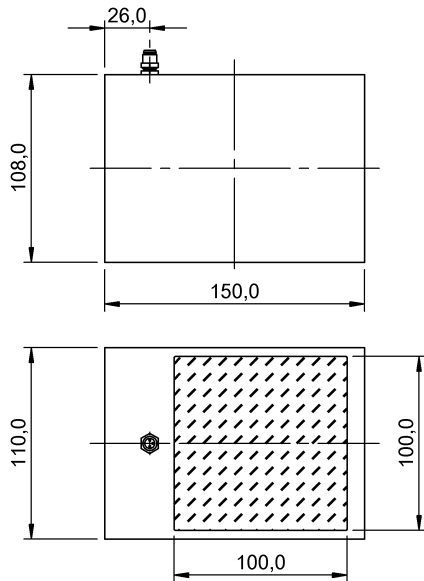

Basic features

Исполнение	Коаксиальное освещение
Комплект поставки	Коаксиальное освещение
Применение	для видеодатчиков BVS
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE
Режим работы	Normal (continuous operation)

Display/Operation

Задатчик	нет
----------	-----

Electrical connection

Защита от переплюсовки	да
Количество проводников	4
Разъем	M8x1-Штекер, 3-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm ²

Electrical data

Потребляемый ток, макс.	625 mA
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V

Remarks

Прибор нужно монтировать так, чтобы даже во время работы не был возможен прямой обзор источника света.
Overheating protection, shutdown at 65° C
Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
Комплектующие заказываются отдельно.

Environmental conditions

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды	-10...55 °C

Material

Защита поверхности	черный анодированный
Материал корпуса	Алюминий, черный анодированный Стекло


Mechanical data

Крепление	Винты
Размеры	150 x 110 x 108 mm

Optical features

Вид излучения	СД красного света
Длина волны	630 nm
Освещенность (0,1 м)	3550 люкс
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа
Светящаяся поверхность	100 x 100 mm
Угол излучения	105° x 105°

 Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

