


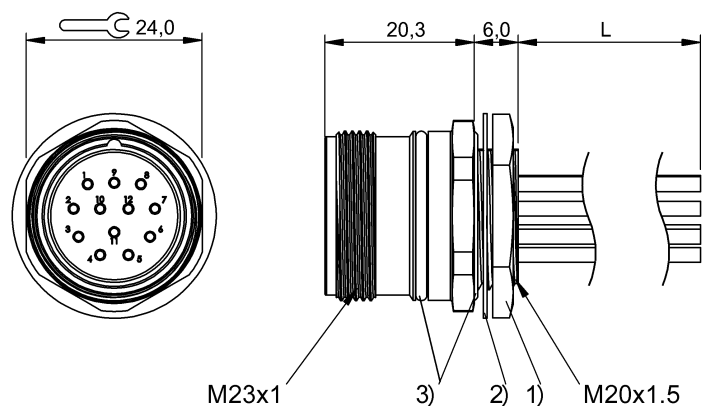

1) Шестигранная гайка, 2) Уплотнительная шайба, 3) Упл. кольцо



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Количество проводников	12
Разъем	M23x1-Гнездо, прямой, 12-конт.
Сечение проводника	22 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Interface

Переключающий выход	действующий по принципу "исключающего ИЛИ"
---------------------	--

Material

Материал изоляции жил	ПВХ
Материал накидной гайки	Brass nickel-plated


Mechanical data

Длина вывода L	2.00 m
Крепление	M20x1,0

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

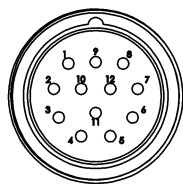

- Конт. 1: коричневый
- Конт. 2: коричневый/белый
- Конт. 3: синий
- Конт. 4: белый
- Конт. 5: зеленый
- Конт. 6: желтый
- Конт. 7: серый
- Конт. 8: розовый
- Конт. 9: красный
- Конт. 10: черный
- Конт. 11: фиолетовый
- Конт. 12: зеленый/желтый

Wiring Diagrams (Schematic)

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____

