


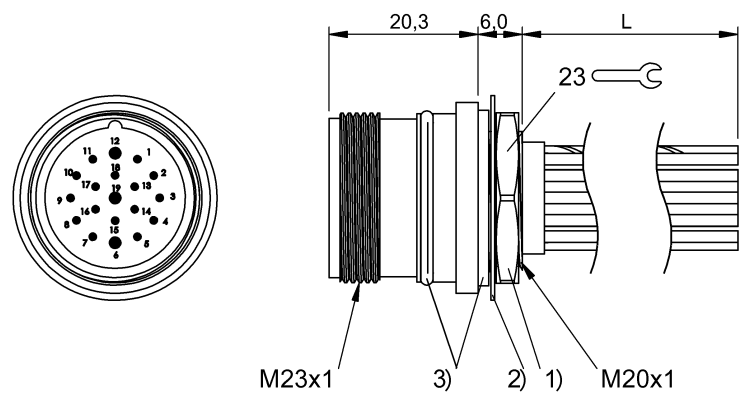

1) Шестигранная гайка, 2) Уплотнительная шайба, 3) Упл. кольцо



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Количество проводников	19
Разъем	M23x1-Штекер, прямой, 19-конт.
Сечение проводника	22 AWG

Electrical data

Номинальный ток AWG 18 (40 °C)	10.0 A
Номинальный ток AWG 22 (40 °C)	1.0 A
Рабочее напряжение Ub	150 VDC / 150 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Interface

Переключающий выход	действующий по принципу "исключающего ИЛИ"
---------------------	--

Material

Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Copper alloy
Материал накидной гайки	Brass nickel-plated


Mechanical data

Длина вывода L	0.60 m
Крепление	M20x1,0

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

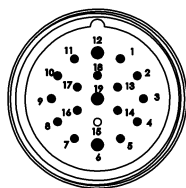

- PIN 1: violet
- Конт. 2: красный
- Конт. 3: серый
- Конт. 4: красный/синий
- Конт. 5: зеленый
- Конт. 6: синий
- Конт. 7: серый/розовый
- Конт. 8: белый/зеленый
- Конт. 9: белый/желтый
- Конт.10: белый/серый
- Конт.11: черный
- Конт.12: зеленый/желтый
- Конт.13: желтый/коричневый
- Конт.14: коричневый/зеленый
- Конт.15: белый
- Конт.16: желтый
- Конт.17: розовый
- Конт.18: серый/коричневый
- Конт.19: коричневый

Wiring Diagrams (Schematic)

