


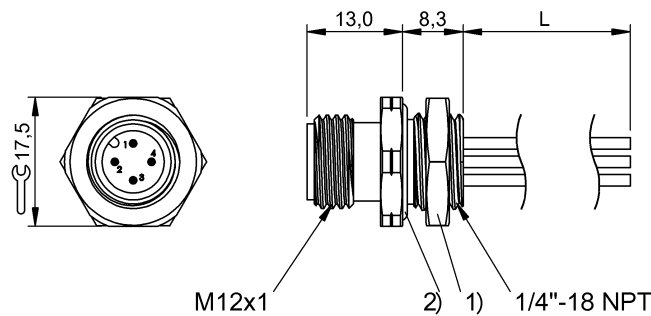


1) Шестигранная гайка, 2) Упл. кольцо



Basic features		Environmental conditions	
Область применения	Встраиваемый штекер	Степень защиты	IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus WEEE	Температура окружающей среды	-40...105 °C
Electrical connection		Interface	
Количество проводников	4	Переключающий выход	действующий по принципу "исключающего ИЛИ"
Разъем	M12x1-Штекер, прямой, 4-конт., A-с кодированием	Material	
Сечение проводника	22 AWG		
Electrical data			
Номинальный ток (40 °C)	4.0 A	Материал изоляции жил	ПВХ
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC	Материал контактов	Медный сплав
Remarks		Материал накидной гайки	Высококачественная сталь
		Mechanical data	
		Длина вывода L	0.60 m
		Крепление	1/4"-18 NPT
		Момент затяжки	0,6 Нм

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

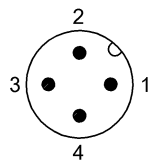

Конт. 1: коричневый
Конт. 2: белый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

